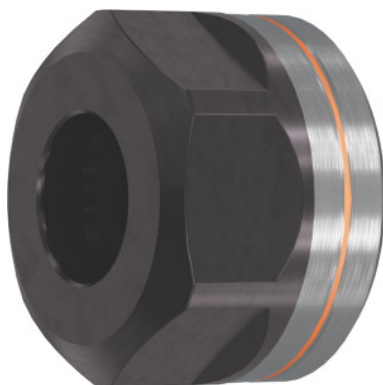


Garant**ER-hylsmutter High Speed, för ER: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	309610 16
GTIN	4045197291974
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögst rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med sexkant** nyckelvidd 25.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

för ER	16 mm
max. åtdragningsmoment	80 Nm
totallängd L	18 mm

Gänga	M22×1,5
Utvändig-Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
----------------------------------	-----------