


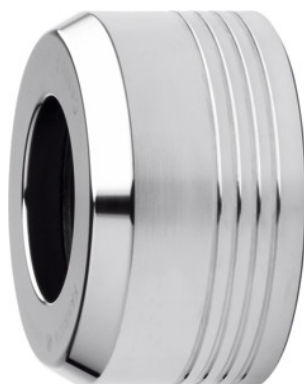

ER-spännmutter CENTRO P Standard, Typ CP för ER: 32



Beställningsdata

Ordernummer	309655 32
GTIN	2050001704870
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Med trapetsgånga för stora spännkrafter. Extra lång dubbelstyrning av ER-spännmuttern. ER-hylsmuttrar belagda för lägre **friktion**.

Mini = alla storlekar med **"M"**, extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med **"MS"**, extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med **"C"**.

Standard = alla andra storlekar.

ER-hylsmutter CP, **inte lämplig för tätningsbrickor HP.**

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Specialtillbehör:

Tättningsbrickor nr 309666 – 309668, precisions-ER-spännhylsor 308878 - 308992, chucknycklar nr 309754 – 309756, HP-spännhylsor nr 309365 - 309379.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP **passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

spännvidd: 2 - 20 mm
totallängd L: 26,9 mm
Utvändig-Ø D: 50 mm
max. åtdragningsmoment: 140 Nm
Gänga: Tr40×1,5

Teknisk beskrivning

totallängd L	26,9 mm
spännvidd	2 - 20 mm
max. åtdragningsmoment	140 Nm
Utvändig-Ø D	50 mm
Serie	Centro P
Gänga	Tr40×1,5
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

CP-rullnyckel för momentnyckel Typ 32	309756 32
CP-rullnyckel Typ 32	309754 32