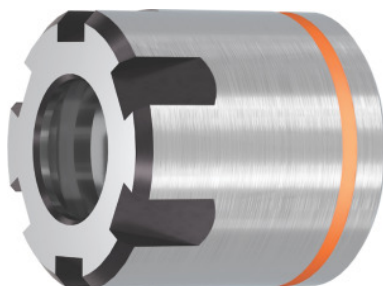


Garant**ER-Mini-spännmutter för tätningsbrickor, för ER: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	309652 20
GTIN	4045197645722
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Små yttermått, sätthärdade och slipade på alla sidor.

· **Härdade och slipade på alla sidor.**

Passar till :

ER-hylschuck Mini, se nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715.

Bearbetningsstrategi: HSC

totallängd L: 24 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

Gänga: M24×1

max. åtdragningsmoment: 40 Nm

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	40 Nm
för ER	20 mm
Gänga	M24×1
totallängd L	24 mm
Utvändig-Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spännmutter