


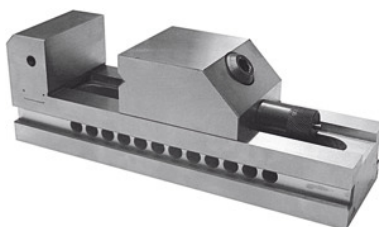

## Slip- och kontrollstruvstycke utan spindel, Backbredd A: 45mm



### Beställningsdata

Ordernummer	363650 45
GTIN	4045197313607
Artikelklass	38F

### Beskrivning

#### Utförande:

· Härdat stål, precisionsslipat på alla sidor.

**Medger bearbetning på 4 olika sidor** (botten-, änd- och sidoytor).

Skjut den rörliga backen för hand mot arbetsstycket och kläm fast. **När spännkraften lossas lyfts den rörliga backen automatiskt från arbetsstycket.**

#### Funktion:

**Nedhållningssystem** – Den rörliga backen hålls ned av det rådande späntrycket. Arbetsstycket kan inte lyfta sig eller vibrera under bearbetningen.

#### Användningsdata:

För **precisionsbearbetning och kontroll.**

#### Noggrannhet:

Inom **0,003 mm/100 mm** (systemnoggrannhet).

### Teknisk beskrivning

vikt	1,3 kg
totallängd a	160 mm
maximal spännvidd b	85 mm
Backbredd A	45 mm
backhöjd C	20 mm
totalbredd B	45 mm

Produktlag

Kontrollskruvstycke