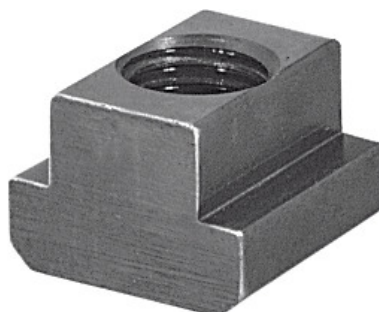


**T-spårblock, M10, för nominellt mått T-spår: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 370530 16 |
| GTIN | 4020772080365 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning**Användningsdata:**

För kombination med pinnskruvar enligt norm.

Norm:

DIN 508

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

OBS!:

Full bärförmåga endast med skruvförbandet över **hela** gänglängden.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|---------|
| Höjd k | 9 mm |
| Längd | 25 mm |
| Bredd e | 25 mm |
| Nominellt mått T-spår | 16 mm |
| Klackhöjd | 18 mm |
| Bredd a | 15,7 mm |

| | |
|-------------------|----------------|
| Typ | 508 |
| Norm | DIN 508 |
| gänga | M10 |
| med gänga | ja |
| Material | Seghärdat stål |
| Hållfasthetsklass | 10 |
| Produktslag | Spårklack |