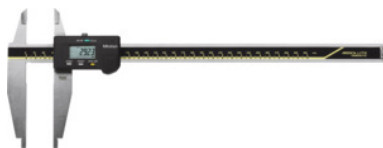


**Mitutoyo****Digitalt verkstads-skjutmått med mätspetsar, mätområde: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415350 1000
GTIN	4946368124872
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497080 och 497100.

**Teknisk beskrivning**

skänkellängd	150 mm
mätområde	0 - 1000 mm
Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,07 mm
Norm	ISO 13385
datautgång	Digimatic-gränssnitt

datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000

## Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1