


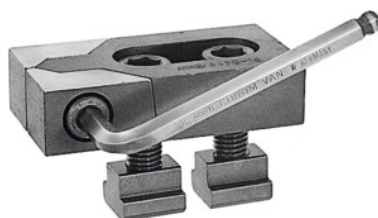

Låghöjdsspännback, par, Bulle med tillbehör, Spårbredd a: 28mm



Beställningsdata

Ordernummer	375110 28
GTIN	4020772073039
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Låg bygghöjd, inga utskjutande spännskruvar. Uppspänning i godtycklig vinkel mot bordsspåret. När sidoskruven dras åt spänns arbetsstycket genom kilverkan stadigt fast nedåt mot maskinbordet.

Användningsdata:

För sidfastspänning av låga plattor direkt på maskinbordet.

Material:

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 fästskruvar, DIN 912, 10.9, T-spårklackar och sexkantnyckel ISO 2936 C.

OBS!:

Levereras enbart parvis!

Teknisk beskrivning

för spännskruvar	M24
höjd	30 mm
Bredd	78 mm
Längd	140 mm
Spårbredd a	28 mm

Typ	6490
Produktlag	Neddragsspännback