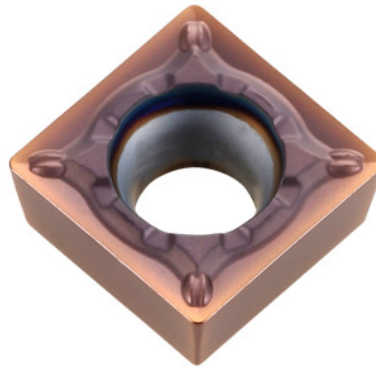


Garant**SCMT 120408, Sort: HB7415**

Beställningsdata

Ordernummer	260750 HB7415
GTIN	4045197817020
Artikelklass	21G

Beskrivning

SCMT 120408 HB7415 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7415
spån-brytare: TIS
Skärdjup a_p : 0,5 - 1 mm
Matning f : 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 70 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 70 m/min
Sort	HB7415
Primäranvändning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 mm/v
spån-brytare	TIS
Skärdjup a_p	0,5 - 1 mm

Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning