




## Låghöjdsspännback, par, Bulle med tillbehör, Spårbredd a: 16mm

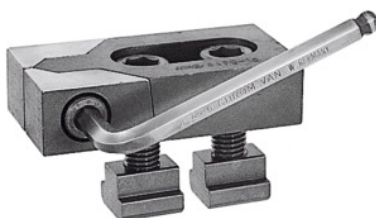

### Beställningsdata

Ordernummer	375110 16
GTIN	4020772072988
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Låg bygghöjd, inga utskjutande spännskruvar. Uppspänning i godtycklig vinkel mot bordsspåret. När sidoskruven dras åt spänns arbetsstycket genom kilverkan stadigt fast nedåt mot maskinbordet.

**Användningsdata:**

**För sidfastspänning av låga plattor** direkt på maskinbordet.

**Material:**

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 fästskruvar, DIN 912, 10.9, T-spårklackar och sexkantnyckel ISO 2936 C.

**OBS!:**

Levereras enbart parvis!

### Teknisk beskrivning

för spännskruvar	M14
Spårbredd a	16 mm
Längd	100 mm
Bredd	50 mm
höjd	25 mm

Typ	6490
Produktslag	Neddragsspännback