


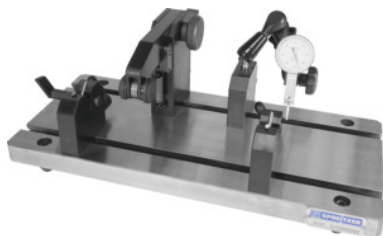

Rundhetsbänk RGP, för arbetsstyckes-Ø: 1-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Artikelklass	46L

Beskrivning

Utförande:

Härdad och slipad bottenplatta med 2 fastspänningsspår. Steglös förskjutning av prismabockarna (med hårdmetallytor), rullanordningen och det ledade stativet. Universalanslag som kan monteras i plan och i rät vinkel mot prismorna. Tack vare **V-vinkel på 108°** kan även polygonformade detaljer kontrolleras. Ledat stativ för fasthållning av mätur eller vippindikator.

Användningsdata:

Kontroll av plan- och rundgångsnoggrannhet hos roterande delar.

leveransinnehåll:

Grundplatta med 2 prismabockar och ett anslag, rullanordning och ledat stativ (utan mätur)

Specialtillbehör:

Ledat stativ med spårklack nr 443295. Kullagerprisman och prismabockar nr 443050 – 443160 med samma bredd som spårklack 10 h6. Höjdinställbar prismabock på begäran.

Teknisk beskrivning

längd grundplatta	350 mm
för arbetsstyckes-Ø	1 - 25 mm
vikt	12 kg
bredd grundplatta	160 mm
T-spårbredd H7	10 mm

Produktslag

Rund- och plangångsmätare

Tillbehör

Kullagerprisman, par för spetshöjd 50/75 mm

443160 50/75

Ledat stativ med spårklack kapacitet 130 mm

443295 130

Ledat stativ med spårklack kapacitet 200 mm

443295 200

Kullagerprisman, par, inställbara i höjdlid för max.
arbetsstycke-Ø 32 mm

443050 32