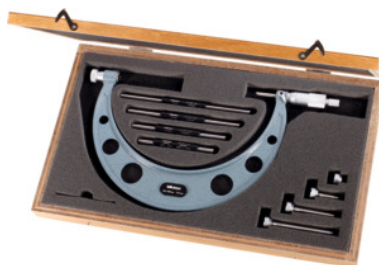


Mitutoyo**Stor bygelmikrometer, mätområde: 500-600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420810 500-600
GTIN	2050001059970
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. Bländfritt förkromad mättrumma med 50-gradering och tydligt graverade, svart ifyllda delstreck och siffror. **4 mätspetsar som enkelt kan bytas ut tillåter ett mätområde på 100 mm per storlek.**

Teknisk beskrivning

antal mätinsatser	4
antal inställningsmått	4
mätområde	500 - 600 mm
vikt	10,4 kg
avläsning	0,01 mm
spindel-Ø	8 mm
spindelmätväg	25 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mättrummans Ø	21 mm
Kalibrering	S3

felgräns	3 µm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 500-600 mm	020450 500-600
--	----------------