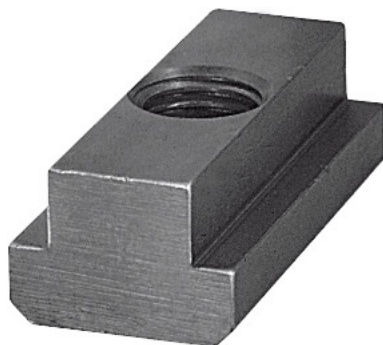


**T-spårklack lång, T-spår nom. mått/gänga: 12/M10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375325 12/M10
GTIN	4020772084677
Artikelklass	35A

Beskrivning**Användningsdata:**

Lämpar sig i synnerhet för precisionsmaskiner där bordsspåren måste skonas.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Klackhöjd	14 mm
Gänga	M10
Bredd a	11,7 mm
Nominellt mått T-spår	12 mm
Längd	36 mm
Bredd e	18 mm
Höjd k	7 mm
Typ	508L

Produktslag

Spårklack