


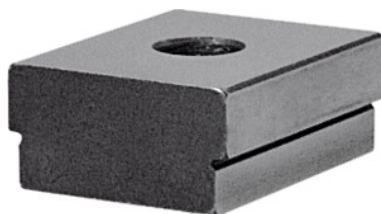

Trappformad slipadspårklack, Spårbredd b₁ för maskinen: 14mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 375365 14 |
| GTIN | 4020772071578 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning

Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

Användningsdata:

Spårklackarna skruvas in parvis i det normerade 20 mm breda riktspåret på utrustningen. Genom att byta ut klackarna kan man med varje utrustning arbeta **på flera maskiner med sinsemellan olika spårbredder.**

Material:

Stål C 15, sätthärdat.

Noggrannhet:

Dim b = passning h6

OBS!:

Strl 20 se nr 375370.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-------|
| Spårbredd b ₂ för utrustningen | 20 mm |
| Spårbredd b ₁ för maskinen | 14 mm |
| Längd | 25 mm |
| För skruvar DIN 84, DIN 912 | M6×16 |

| | |
|-------------|-----------|
| höjd H | 10 mm |
| Typ | 6322A |
| Produktslag | Spårklack |