


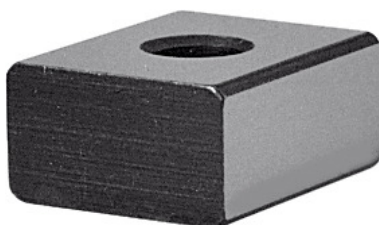

Plan slipad spårklack, Spårbredd b1 hos maskinen och utrustningen: 22mm



Beställningsdata

Ordernummer	375370 22
GTIN	4020772071752
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

Användningsdata:

Plana spårklackar kan användas **när en utrustning alltid ska användas på en och samma maskin med samma spårbredd.**

Material:

Stål C 15, sätthärdat.

Noggrannhet:

Dim b = passning h6

Teknisk beskrivning

Längd	32 mm
Spårbredd b ₁ hos maskinen och utrustningen	22 mm
För skruvar DIN 84, DIN 912	M6×16
höjd H	12 mm
Typ	6322B
Produktslag	Spårklack

