


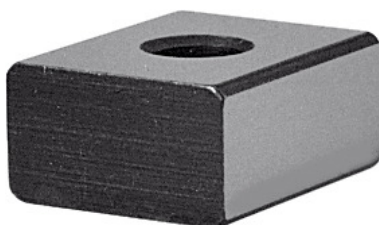

Plan slipad spårklack, Spårbredd b₁ hos maskinen och utrustningen: 14mm



Beställningsdata

Ordernummer	375370 14
GTIN	4020772071714
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

Användningsdata:

Plana spårklackar kan användas **när en utrustning alltid ska användas på en och samma maskin med samma spårbredd.**

Material:

Stål C 15, sätthärdat.

Noggrannhet:

Dim b = passning h6

Teknisk beskrivning

Spårbredd b ₁ hos maskinen och utrustningen	14 mm
För skruvar DIN 84, DIN 912	M6×16
Längd	22 mm
höjd H	10 mm
Typ	6322B
Produktslag	Spårklack

