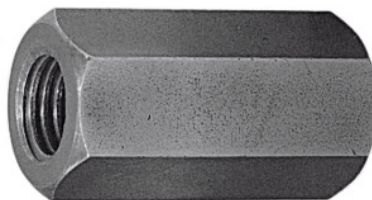


**Skarvmutter, Gänga: M22****Beställningsdata**

Ordernummer	375395 M22
GTIN	4020772082307
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbel längd jämfört m hög mutter 375385 (höjd = 3,0 d), båda ändytorna plana.

**Användningsdata:**

För hopskruvning av två pinnskruvar.

**Material:**

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	66 mm
Gänga	M22
Nyckelvidd SW	34 mm
Hörnmått e	37,7 mm
Typ	6334
Produktslag	Mutter