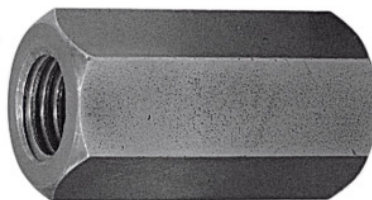


**Skarvmutter, Gänga: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	375395 M6
GTIN	4020772082659
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbel längd jämfört m hög mutter 375385 (höjd = 3,0 d), båda ändytorna plana.

**Användningsdata:**

För hopskruvning av två pinnskruvar.

**Material:**

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

**Teknisk beskrivning**

Hörnmått e	11,05 mm
Nyckelvidd SW	10 mm
Gänga	M6
totallängd	18 mm
Typ	6334
Produktslag	Mutter