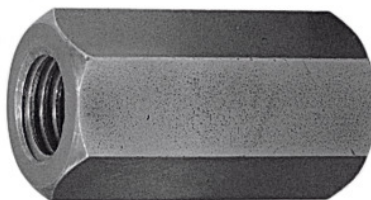


**Skarvmutter, Gänga: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	375395 M12
GTIN	4020772082284
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbel längd jämfört m hög mutter 375385 (höjd = 3,0 d), båda ändytorna plana.

Användningsdata:

För hopskruvning av två pinnskruvar.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd SW	18 mm
Hörnmått e	20,03 mm
Gänga	M12
totallängd	36 mm
Typ	6334
Produktslag	Mutter