


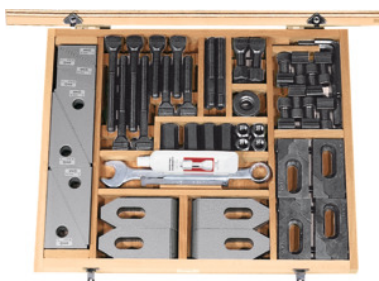

## Spännverktygssats, T-spår nom. mått/gänga: 12/M12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	375405 12/M12
GTIN	4020772083595
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Består av olika spännelement som behövs för snabb uppspanning av verktyg, utrustning eller arbetsstycken på T-spårbord. Alla detaljer är av seghärdat stål och kan anskaffas separat.

#### leveransinnehåll:

Ringskiftnyckel, skruvpasta, trälåda

#### leveransinnehåll:

T-spårskruvar nr 375300 DIN 787: 4 st/ 80 mm;

4 st/ 125 mm;

2 st/ 50 mm

Pinnskruvar nr 375380 DIN 6379,; 4 st. 100 mm

Spännjärn nr 372000 DIN 6314 Z: 4 st/ 14x100

Höga muttrar nr 375385 DIN 6330 B: 6 st

Skarvmuttrar nr 375395: 4 st

Universalspännunderlägg nr 372200: 4 st / storlek 2;

4 st / storlek 3

Konisk bricka form G nr 375360 DIN 6319 G: 6 st

Låga spännbackar nr 375110: 4 st / storlek 12

Fjädrande spännjärnstöd nr 370850: 4 st / storlek 12

T-spårborste nr 375512

### Teknisk beskrivning

Nominellt mått T-spår	12 mm
Spännhöjd 4x uppspanning	2 - 160 mm
Trälåda höjd	50 mm
Trälåda bredd	330 mm
Spännhöjd 2x uppspanning	2 - 270 mm
Gänga	M12
trälåda, längd	460 mm
Typ	6530
Produktslag	Spännelement