


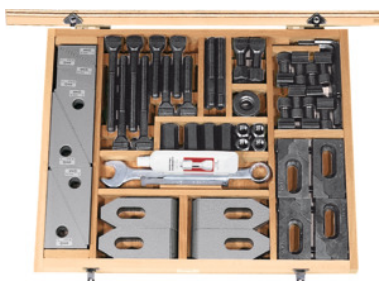

Spännverktygssats, T-spår nom. mått/gänga: 14/M12mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 375405 14/M12 |
| GTIN | 4020772083601 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning

Utförande:

Består av olika spännelement som behövs för snabb uppspanning av verktyg, utrustning eller arbetsstycken på T-spårbord. Alla detaljer är av seghärdat stål och kan anskaffas separat.

leveransinnehåll:

Ringskiftnyckel, skruvpasta, trälåda

leveransinnehåll:

T-spårskruvar nr 375300 DIN 787: 4 st/ 80 mm;

4 st/ 125 mm;

2 st/ 50 mm

Pinnskruvar nr 375380 DIN 6379,; 4 st. 100 mm

Spännjärn nr 372000 DIN 6314 Z: 4 st/ 14x100

Höga muttrar nr 375385 DIN 6330 B: 6 st

Skarvmuttrar nr 375395: 4 st

Universalspännunderlägg nr 372200: 4 st / storlek 2;

4 st / storlek 3

Konisk bricka form G nr 375360 DIN 6319 G: 6 st

Låga spännbackar nr 375110: 4 st / storlek 14

Fjädrande spännjärnstöd nr 370850: 4 st / storlek 14

T-spårborste nr 375512: 1 st / storlek 1

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------|
| trälåda, längd | 460 mm |
| Spännhöjd 4x uppspanning | 2 - 160 mm |
| Nominellt mått T-spår | 14 mm |
| Spännhöjd 2x uppspanning | 2 - 270 mm |
| Trälåda bredd | 330 mm |
| Gänga | M12 |
| Trälåda höjd | 50 mm |
| Typ | 6530 |
| Produktslag | Spännelement |