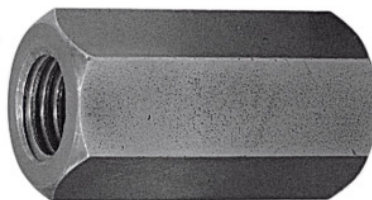


**Skarvmutter, Gänga: M18****Beställningsdata**

Ordernummer	375395 M18
GTIN	4020772082710
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbel längd jämfört m hög mutter 375385 (höjd = 3,0 d), båda ändytorna plana.

Användningsdata:

För hopskruvning av två pinnskruvar.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Teknisk beskrivning

totallängd	54 mm
Hörnmått e	30,1 mm
Nyckelvidd SW	27 mm
Gänga	M18
Typ	6334
Produktslag	Mutter