


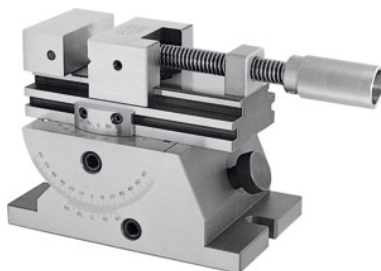

## Universal-, slpnings- och kontrollskruvstycke, Backbredd A: 70mm



### Beställningsdata

Ordernummer	363350 70
GTIN	4045197313485
Artikelklass	38F

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Verktogsstål, genomhärdat, precisionsslipat.**
- **Inställbart längs 2 axlar, vrid- och svängbart.**
- **Skalavläsning med nonie: 3'.**

#### Användningsdata:

För **exakt bearbetning** och **kontroll av ytor och vinkelytor upp till 46°.**

#### Noggrannhet:

Inom **0,005 mm** / 100 mm.

### Teknisk beskrivning

totalhöjd c	137 mm
svängområde	2×60°
totallängd a	180 mm
maximal spännvidd b	80 mm
vikt	12 kg
Backbredd A	70 mm
backhöjd C	30 mm
totalbredd B	110 mm

Produktlag

Kontrollskruvstycke