


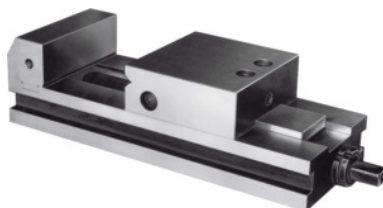

Slip- och kontrollstruvstycke med spindel, Backbredd A: 45mm



Beställningsdata

Ordernummer	363550 45
GTIN	4045197313553
Artikelklass	38F

Beskrivning

Utförande:

· Härdat stål, precisionsslipat på alla sidor.

Medger bearbetning på 4 olika sidor (botten-, änd- och sidoytor).

Med vågrätt **inslipat prisma**.

Funktion:

Nedhållningssystem – Den rörliga backen hålls ned av det rådande späntrycket. Arbetsstycket kan inte lyfta sig eller vibrera under bearbetningen.

Användningsdata:

För **precisionsbearbetning och kontroll**.

Noggrannhet:

Inom **0,003 mm** / 100 mm (systemnoggrannhet).

leveransinnehåll:

Inklusive manövervev.

Teknisk beskrivning

maximal spännvidd b	65 mm
vikt	1,3 kg
totallängd a	150 mm
Backbredd A	45 mm
backhöjd C	20 mm

totalbredd B	45 mm
Produktlag	Kontrollskruvstycke