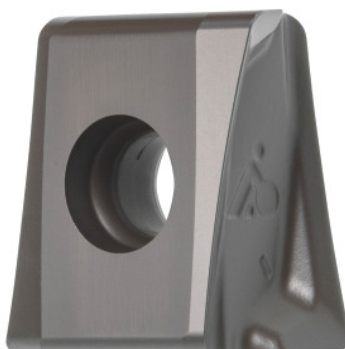


Garant**LOEU 130708 TR-H, HB7515, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	215136 ST1400
GTIN	4045197866868
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 8$ mm

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	LOEU 130708 TR-H
Typ	ST1400
Matning f_z	0,22 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7515
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	135 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	95 m/min	P
Stål < 50 HRC	mindre lämplig	45 m/min	H
GG(G)	mindre lämplig	250 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		