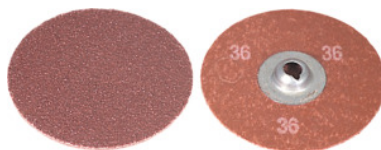


HOLEX**Slipskiva (A), Ø 25,4 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	553925 80
GTIN	4045197331038
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Optimal förbindelse mellan stödtallrik och slipskiva med snabbytessystem (invändig gänga).
Snabbt och enkelt byte av slippapper för hand, även efter krävande användning.

Normalkorund (A) för universell användning.

Slippapperets helt centrerade placering ger vibrationsfri gång.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer inom verktygs-, form- och modelltillverkning, liksom vid maskin-, apparat- och tanktillverkning. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	80
skiv-Ø	25,4 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Ø 25,4 mm
maximalt varvtal:	30000 min ⁻¹
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 25M mm

553920 25M