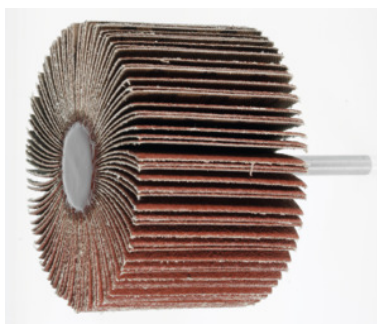


**HOLEX****Lamell-slipstift för rostfritt stål, Korn 60, Huvud-Ø×huvudbredd: 30X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554110 30X10
GTIN	4045197235527
Artikelklass	52E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukslameller belagda med **normalkorund (A)**. Med **slipande bindning** för rostfritt.

**Användningsdata:**

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	25400 min <sup>-1</sup>
Kornstorlek	60
huvudbredd	10 mm
rekommenderat varvtal	16000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	30 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)

Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Korn 60
Produktslag	Lamellslipstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		