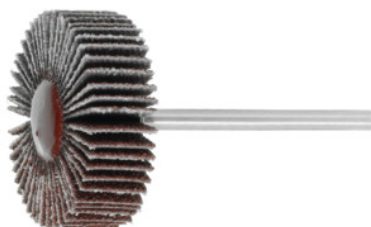


HOLEX**Lamellslipstift (A), Korn 80, Huvud-Ø×huvudbredd: 3/30X5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554200 3/30X5
GTIN	4045197679734
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukslameller belagda med **normalkorund (A)**.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Kornstorlek	80
rekommenderat varvtal	16000 min ⁻¹
huvudbredd	5 mm
Skaft-Ø	3 mm
Huvud-Ø	30 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A

Produktnamnsattribut	Korn 80
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		