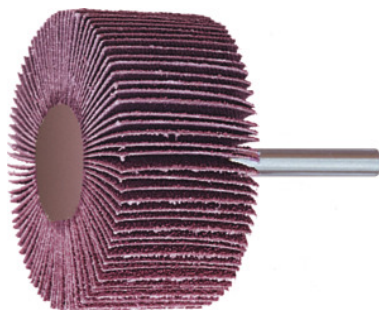


HOLEX**Lamell-slipstift för rostfritt stål, Korn 120, Huvud-Ø×huvudbredd: 50X20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 554310 50X20 |
| GTIN | 4045197235602 |
| Artikelklass | 52E |

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukslameller belagda med **normalkorund (A)**. Med **slipande bindning** för rostfritt.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| maximalt varvtal: | 15300 min ⁻¹ |
| Kornstorlek | 120 |
| huvudbredd | 20 mm |
| rekommenderat varvtal | 9000 min ⁻¹ |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| Huvud-Ø | 50 mm |
| Slipmedel | Korundslipkorn (A) |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Slipmedlets beteckning | A |
| Produktnamnsattribut | Korn 120 |
| Produktslag | Lamellslipstift |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |