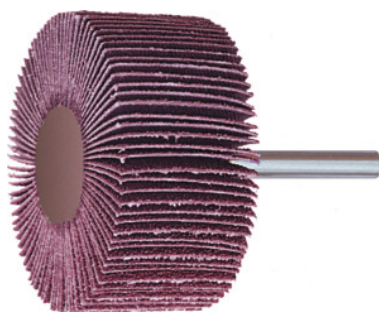


HOLEX**Lamell-slipstift för rostfritt stål, Korn 150, Huvud-Ø×huvudbredd: 30X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554410 30X10
GTIN	4045197377654
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukslameller belagda med **normalkorund (A)**. Med **slipande bindning** för rostfritt.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	16000 min ⁻¹
Kornstorlek	150
maximalt varvtal:	25400 min ⁻¹
huvudbredd	10 mm
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	30 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)

Slipmedlets beteckning	A
Produktnamnsattribut	Korn 150
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		