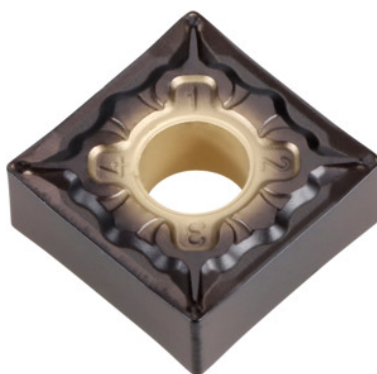


Garant**SNMG 120408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251144 HB7035-1
GTIN	4045197874481
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
spån-brytare	SS
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Sort	HB7035-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning