




## Skruvtving, spännvidd: 40mm

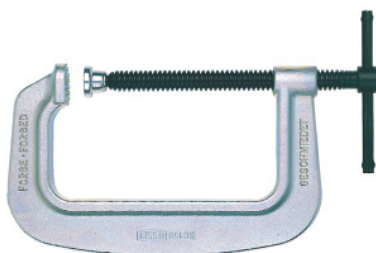

### Beställningsdata

Ordernummer	861550 40
GTIN	4008158019178
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

C-formade, av sänksmitt, seghärdat stål. Kraftig spindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka.

#### Användningsdata:

**Maximalt späntryck upp till 22000 N.**

### Teknisk beskrivning

kapacitet	40 mm
spännvidd	40 mm
Produktslag	Skruvtving