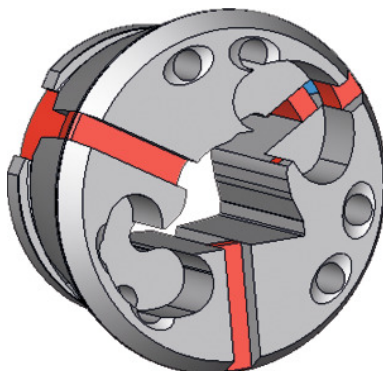


**Spännhuvud med tvärrillor, SK 100, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 24mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 329952 24     |
| GTIN         | 2050001925176 |
| Artikelklass | 33H           |

**Beskrivning****Utförande:**

Med tvärrillor för råmaterial, liten Ø.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**OBS!:**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

**Teknisk beskrivning**

|         |            |
|---------|------------|
| spänn-Ø | 24 mm      |
| back    | Tvärrillor |
| Profil  | rund       |
| hårdhet | 60 HR      |
| längd L | 59 mm      |

|             |            |
|-------------|------------|
| fäste       | SK 100     |
| Produktslag | Spännhuvud |