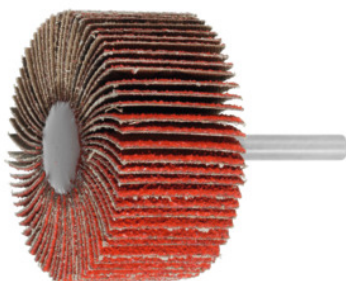


Garant**Lamellslipstift (CER), Korn 60, Huvud-Ø × huvudbredd: 50X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554150 50X20
GTIN	4045197882288
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukar beströdda med **keramikkorn (CER)**.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
Skaft-Ø	6 mm
maximalt varvtal:	15300 min ⁻¹
rekommenderat varvtal	9000 min ⁻¹
Huvud-Ø	50 mm
huvudbredd	20 mm
Slipmedel	Keramikkorn (CER)

Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	Korn 60
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		