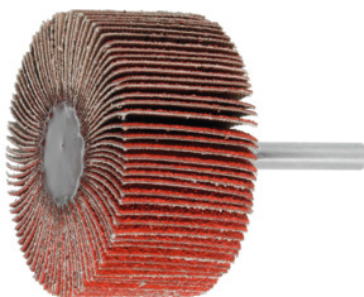


**Garant****Lamellslipstift (CER), Korn 80, Huvud-Ø × huvudbredd: 50X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554160 50X20
GTIN	4045197882813
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.  
Slipdukar beströdda med **keramikorn (CER)**.

**Användningsdata:**

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

**Teknisk beskrivning**

Huvud-Ø	50 mm
Kornstorlek	80
maximalt varvtal:	15300 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
rekommenderat varvtal	9000 min <sup>-1</sup>
huvudbredd	20 mm
Slipmedel	Keramikkorn (CER)

Slipmedlets beteckning	Keramik
Produktnamnsattribut	Korn 80
Produktslag	Lamellslipstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		