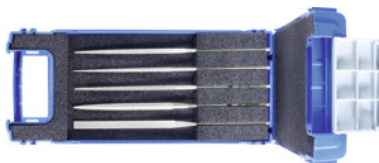


**Sats med diamantnålfilar, 5 delar, 140 mm, Kornstorlek: D91µm****Beställningsdata**

Ordernummer	529300 D91
GTIN	4007220017371
Artikelklass	53B

Beskrivning**Utförande:**

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt med diamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. **Total fillängd = 140 mm**, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-Ø = 3 mm.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av **härdat stål** eller **hårdmetall**. Även för bearbetning av **glas, keramik** osv. Arbeta med **litet tryck**, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen. Finkornig

leveransinnehåll:

I plastbox.

5 delar med 1 fil vardera av formerna 1; 3; 4; 5; 6.

Specialtillbehör:

Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.

Teknisk beskrivning

totallängd	140 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Antal separata filar	5
förpackning	Plastbox

Produktslag

Nålfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		

Tillbehör

Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2	519700 2
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 1	529210 1
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 3	529210 3
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 6	529210 6
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 4	529210 4
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3	519700 3
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 5	529210 5