


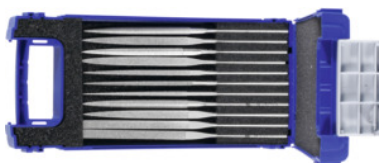

Sats med diamantnålfilar, 11 delar, 140 mm, Kornstorlek: D91µm



Beställningsdata

Ordernummer	529350 D91
GTIN	4007220017401
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt med diamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. **Total fillängd = 140 mm**, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-Ø = 3 mm.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av **härdat stål** eller **hårdmetall**. Även för bearbetning av **glas, keramik** osv. Arbeta med **litet tryck**, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen. Finkornig

leveransinnehåll:

I plastbox.

11 delar med 1 fil vardera av formerna 1 – 11 (alla former) samt 1 ansatsfil med runda kanter.

Specialtillbehör:

Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.

Teknisk beskrivning

totallängd	140 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Antal separata filar	11
förpackning	Plastbox

Produktslag

Nålfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		

Tillbehör

Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 8	529210 8
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 6	529210 6
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 5	529210 5
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 1	529210 1
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 2	529210 2
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 4	529210 4
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 2	519700 2
Snabblåsskaftför nålfilar Typ 3	519700 3
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 3	529210 3
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 10	529210 10
Diamantnålfil, 140 mmKorn D91 (fin) Typ 11	529210 11