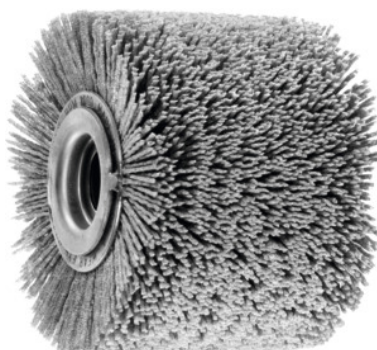


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Satineringsborste Slipnylon 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	568436
GTIN	4017359204351
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Mått **Ø 100×70 mm**, hål-Ø 19 mm med dubbelt kilspår.

Med **kiselkarbid**-bundna nylonborstar i kornstorlek 80. **Extremt flexibel och anpassningsbar.**

Mycket lämplig för gradning, rengöring och uppruggning av profilerade ytor.

Användningsdata:

På satineringsmaskiner med distansringsats nr 568439.

Slipmedlets beteckning: SiC

Teknisk beskrivning

Borstbredd	70 mm
hål-Ø	19 mm
Borsttjocklek	1,2 mm
Borst-Ø D ₁	100 mm
Slipmedel	med kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktnamnsattribut	Ø 100×70 mm

Produktslag

Satineringsborste

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Distansringssats6 delar

568439