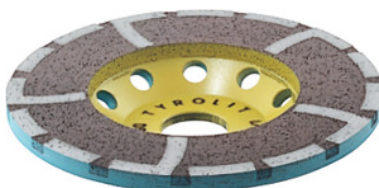


**Diamantslipskiva PREMIUM*** för sten, skiv-Ø: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	569640 125
GTIN	9003173483879
Artikelklass	53T

Beskrivning**Utförande:**

Tunn och robust slipskiva med fastlödda diamantsegment som är inbäddade i ett specialmaterial. Hög **avverkningseffekt**, **extremt lång livslängd** och **låg vibrationsnivå** (rena ytor), för torrslipning.

Användningsdata:

För slipning, gradning och glättning av sten och betong med vinkelslipmaskiner. Optimalt varvtal 10000 – 12000 min⁻¹. Maximalt varvtal 15000 varv/min⁻¹.

Material:

Lämplig för betong.

Teknisk beskrivning

Stödkropp	Stålrondell
Formbeskrivning	plan
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	125 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
optimerad för material	Sten
Maskin	Vinkelslipmaskiner

rekommenderat varvtal	10000 - 12000 min ⁻¹
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Produktslag	Stödtallrikar