


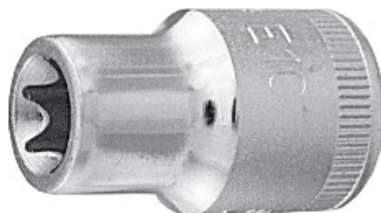

## Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx®, Torx®-profil: E10



### Beställningsdata

Ordernummer	637450 E10
GTIN	4018754003693
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Spännings- och skevningssvikt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

fyrkantsfäste: 3/8 tum

Profilmått A: 9,4 mm

Ø utgångssidan: 13 mm

Längd: 28 mm

### Teknisk beskrivning

Profilmått A	9,4 mm
Ø utgångssidan	13 mm
Torx®-profil	E10
Längd	28 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar

Produktslag

Hylsnyckelinsats