


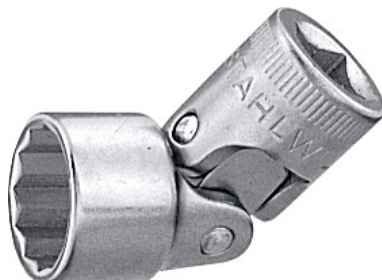

Ledad hylsa, 3/8 tum, nyckelvidd: 14mm



Beställningsdata

Ordernummer	637400 14
GTIN	4018754002504
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser och **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Norm:

DIN 3124 L

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Längd	48,5 mm
Ø utgångssidan	19,4 mm
nyckelvidd	14 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

