


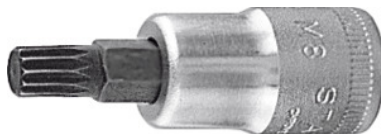

Tolvtandskruvdragarinsats, 3/8 tum för XZN-skruvar, För skruvar: M5



Beställningsdata

Ordernummer	637520 M5
GTIN	4018754002672
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Klinga av höglegerat specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

Längd	52 mm
Ø fästsida	17,8 mm
För skruvar	M5
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Mångtandad skruvmejsel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

