


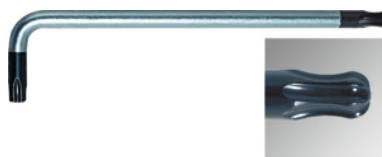

Vinkelskruvmejsel för Torx® med klotf. huvud, Torx®-profil: TX10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 624915 TX10 |
| GTIN | 4045197236050 |
| Artikelklass | 62C |

Beskrivning

Utförande:

Vinklat skaft, helt härdat (stor seghet). Lång skänkel med klotformat huvud som medger dragning vid upp till 25° lutning.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat. Svarta spetsar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------------|
| skänkel längd | 73×17 mm |
| Torx®-profil | TX10 |
| Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar |
| Material | Kromvanadinstål |
| skaftutförande | vinklade |
| Yta | förkromad |
| Spets | svart |
| Klotformat huvud på den långa skänkeln | ja |
| Produktslag | Skruvmejslar |

