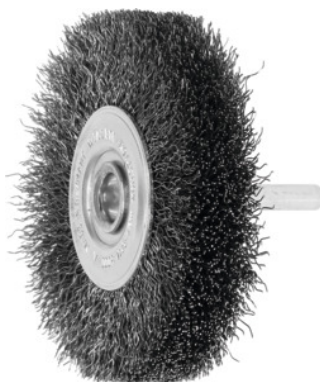


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
80X18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574000 80X18
GTIN	4017359007204
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	80 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	13 mm

Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Flättnöster	vågig
Produktlag	Rundborste