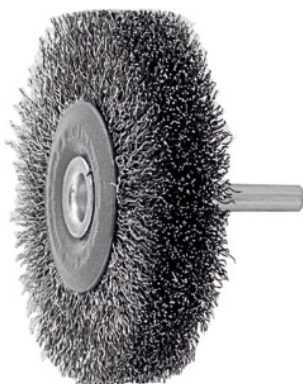


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Ståltråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
40X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574100 40X10
GTIN	4017359007082
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhagning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	9 mm
Borst-Ø D ₁	40 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	10 mm

Skaftdiameter D _s	6 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Flättnönster	vågig
Produktlag	Rundborste