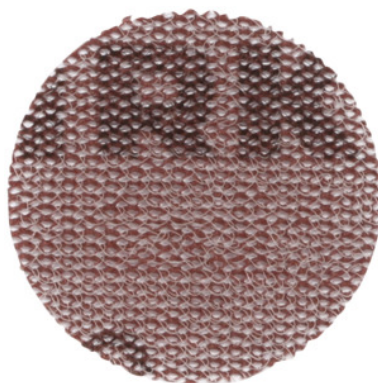


MIRKA**Slippappersrondell ABRANET®, Ø 34 mm, Kornstorlek: 320****Beställningsdata**

Ordernummer	567803 320
GTIN	6416868362817
Artikelklass	56M

Beskrivning**Utförande:**

Slipskivor med kardborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med **nätartad struktur** och tusentals hål.

Utförande reklamtext:

ABRANET® slippnylonrondeller med kardborre.

Fördel:

- **dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.**
- **rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)**
- **Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.**
- **Hög effektivitet – mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.**

Användningsdata:

Slipning av lack, fyllmedel, grundfärg, (glasfiberförstärkt) plast, ickejärn- och aluminiumlegeringar och möbeldelar.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	34 mm
Kornstorlek	320

Serie	ABRANET®
Slipmedel	Aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning	A
slipmedelsunderlag	Polyamidväv
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 34 mm
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
torrt	lämplig		