


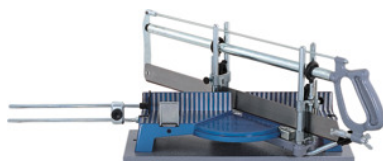

## Geringssåg med längdstopp och träsågblad, Bladlängd: 550mm



### Beställningsdata

Ordernummer	581905 550
GTIN	4005568033312
Artikelklass	58Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Bord av pressgjuten aluminium med slitstark rörstyrning, glidrörelse med låg ljudnivå, elastisk slagbegränsning. Enkel och obehindrad inriktning av arbetsstycket. Justerbar sågbladsstyrning; kraftigt, slutet handtag på bågen. Hög, strukturerad gavel för säker anliggning hos arbetsstycket. Med längdanslag (kan monteras på båda sidor) för upprepad kapning. Automatisk centrering för geringsvinklarna 90°, 45°, 30° och 22,5°.

**Alla mellanliggande vinklar** kan ställas in steglöst.

### Teknisk beskrivning

sågbredd B 90°	160 mm
såghöjd H	120 mm
Bladlängd	550 mm
Produktslag	Geringssåg

### Tillbehör

Sågbladför järn och ickejärnmetaller Bladlängd 550 mm	581925 550
Sågbladför trä Bladlängd 550 mm	581915 550

