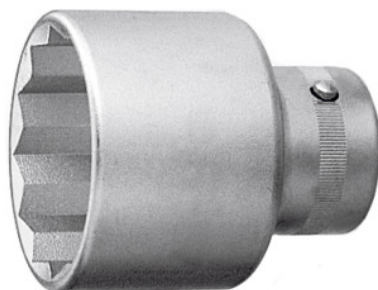


**12-kantshylsa 1 tum, nyckelvidd: 55mm****Beställningsdata**

Ordernummer	647050 55
GTIN	4045197561152
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med exakta toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 25 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Ø utgångssidan	76 mm
nyckelvidd	55 mm
Längd	80 mm
fyrkantsfäste	1 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

