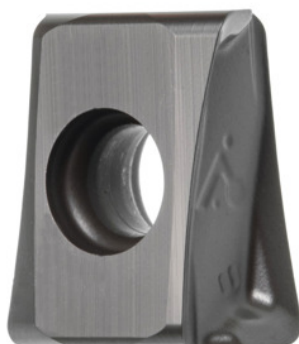


Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7515, Typ: ST1400**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 215986 ST1400 |
| GTIN | 4045197938107 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 4 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|-----------------------|
| Matning f_z | 0,1 mm |
| ISO-kod vändskär | LOEU090408 TR-M |
| Typ | ST1400 |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Sort | HB7515 |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 150 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | 105 m/min | P |
| Stål < 50 HRC | mindre lämplig | 50 m/min | H |
| GG(G) | mindre lämplig | 275 m/min | K |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| vått minimal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |
| Luft | lämplig | | |