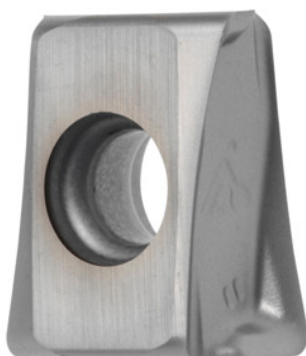


**Garant****LOEU 090408 R-L, HB7940, Typ: TI**

## Beställningsdata

Ordernummer	215990 TI
GTIN	4045197938121
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 3,5 \text{ mm}$ .

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$	0,07 mm
Typ	Ti
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	LOEU090408 R-L
Sort	HB7940
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	145 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	115 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	S
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		