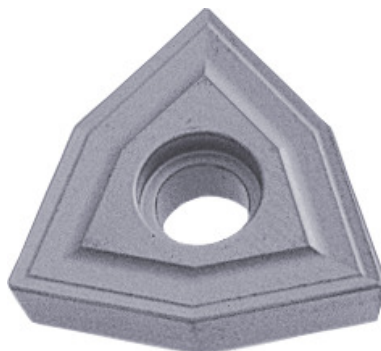


**KOMET® Unisix® vändskär, BK7935, Beteckning typ W29: 58-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236910 58-010
GTIN	4047109288591
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/v
Beteckning	58-010
ISO-kod vändskär	WOEX 120608
Sort	BK7935
Typ	INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		